


# FreeMASTER 3.0 - 安装指南

URL : <https://community.nxp.com/docs/DOC-345079>

由 iulianstan 和 Adrian 创建的文档

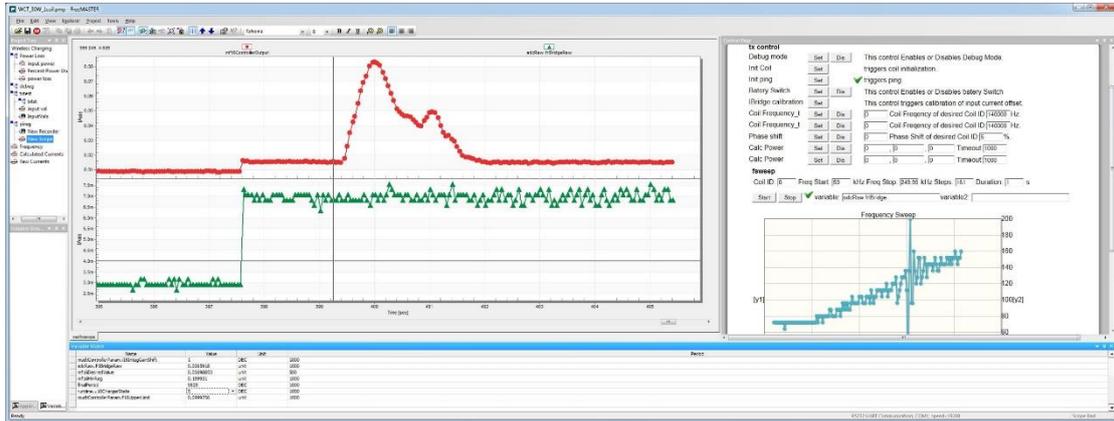

本文将引导您完成 FreeMASTER 3.0 的安装过程。您可以从 FreeMASTER download page (<https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=FMASW30&location=null>) 获得安装软件包。


## 安装包内容

根据您的目标操作系统平台，您可以选择以下选项之一：

- **Windows** 软件包包含 FreeMASTER 桌面应用程序，FreeMASTER Lite 服务（均为 32 位 版本）和文档。它是自包含的，不需要任何先决条件即可安装在干净的计算机上。
- **Linux** 软件包仅包含 64 位版本的 FreeMASTER Lite 服务。下载安装文件后，请确保您向其添加了执行权限。然后以任何可执行文件的形式在终端中运行：
  - `Sudo chmod +x FreeMASTER3.0.bin`
  - `./FreeMASTER3.0.bin`


## 安装

在安装过程中，系统将提示您一个“组件选择”窗口（在 Linux 上只有一个选项-*FreeMASTER Lite*

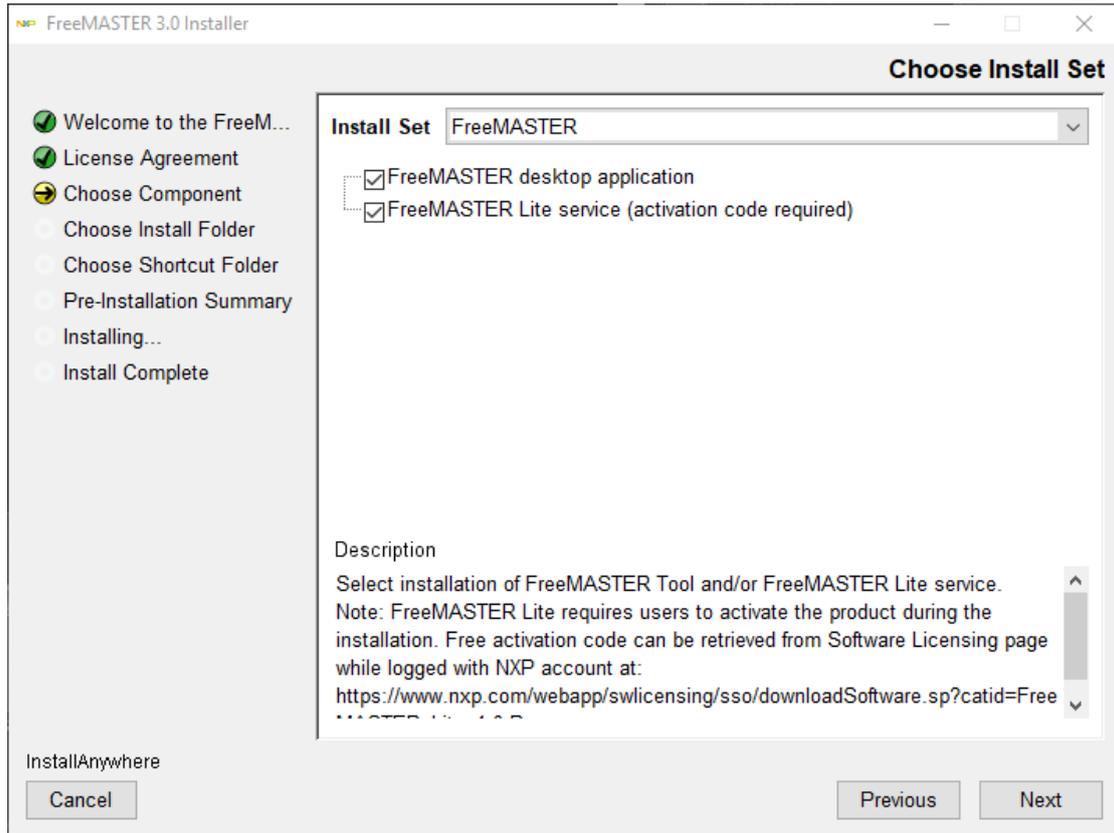


FreeMASTER Lite 需要激活码，您可以通过单击窗口底部提供的链接 ([https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=FreeMASTER\\_Lite\\_1.0.R](https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=FreeMASTER_Lite_1.0.R)) 免费获得激活码（请参见上文）。


一旦访问该链接后，您将收到一封包含激活码的电子邮件。可能需要一些时间，因此您可以继续使用浏览器选项，该选项将带您进入产品页面。

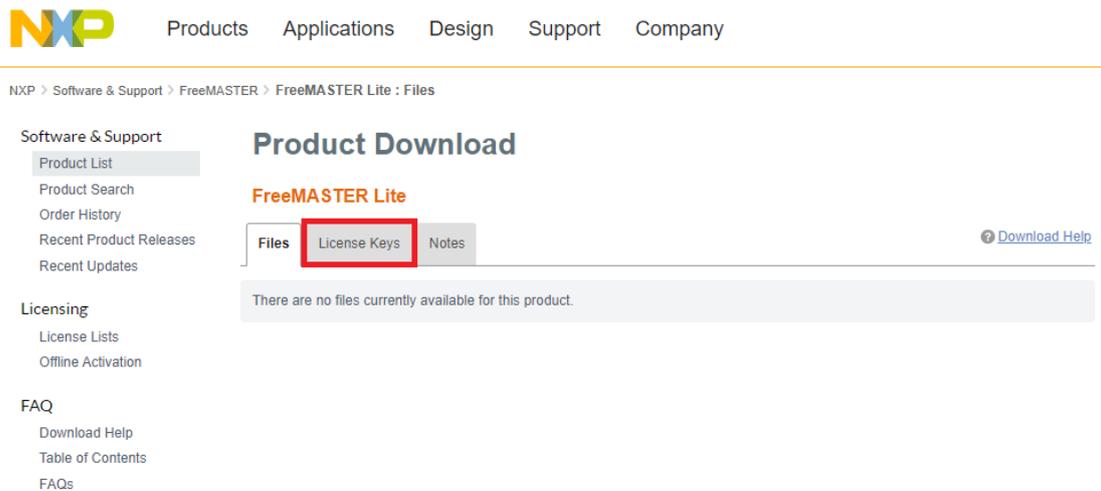


激活码可在“许可证密钥”选项卡中。您将需要在组件安装期间提供密钥。

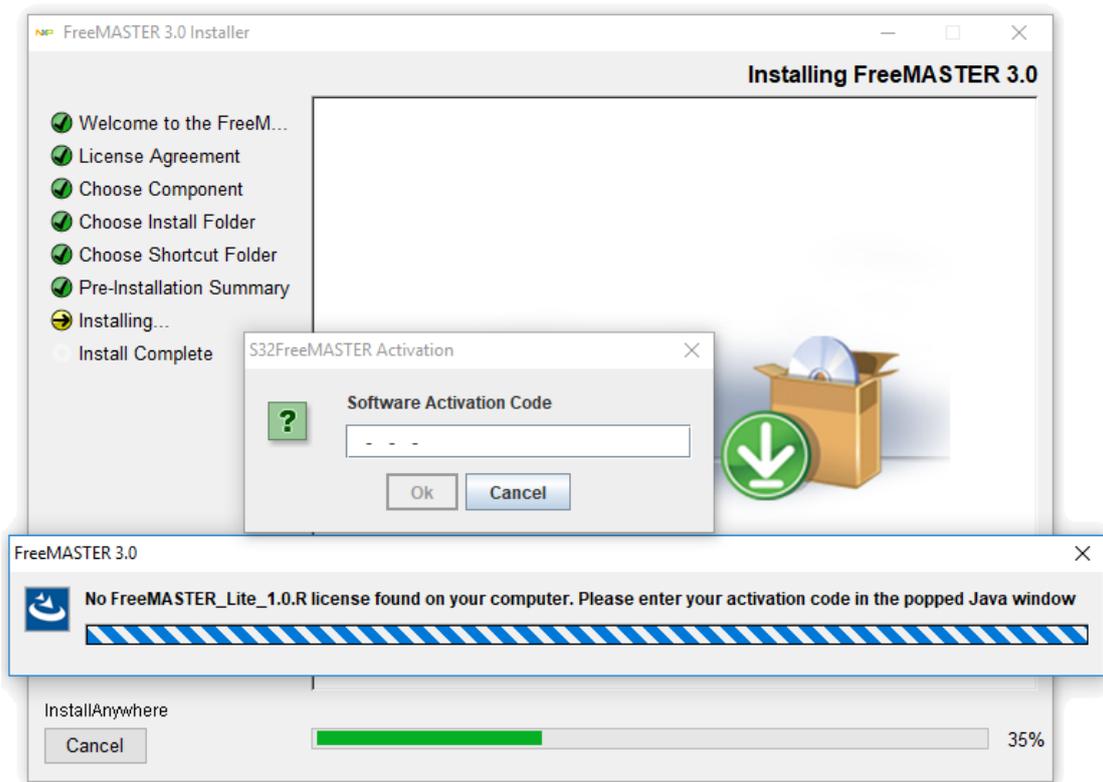

输入激活后，安装过程将恢复。

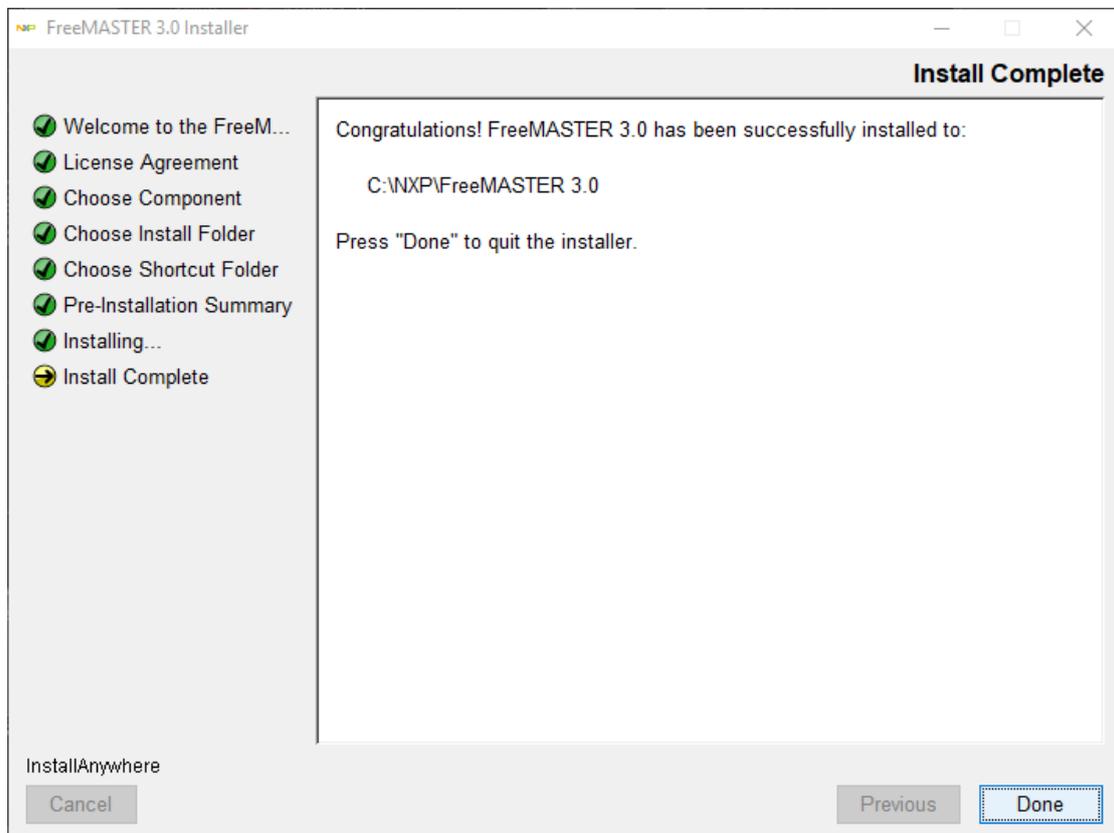


现在，FreeMASTER 3.0 已成功安装在您机器上的所选安装目录中（也显示在上面的最终窗口中）。

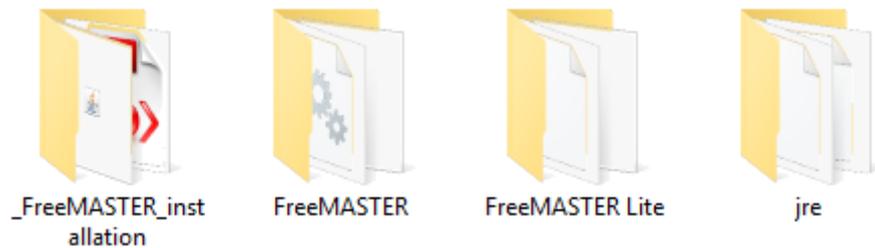


您可以使用创建的快捷方式或直接从安装文件夹运行可执行文件来启动 FreeMASTER & FreeMASTER Lite

FreeMASTER - FreeMASTER 3.0\FreeMASTER\pcmaster.eve

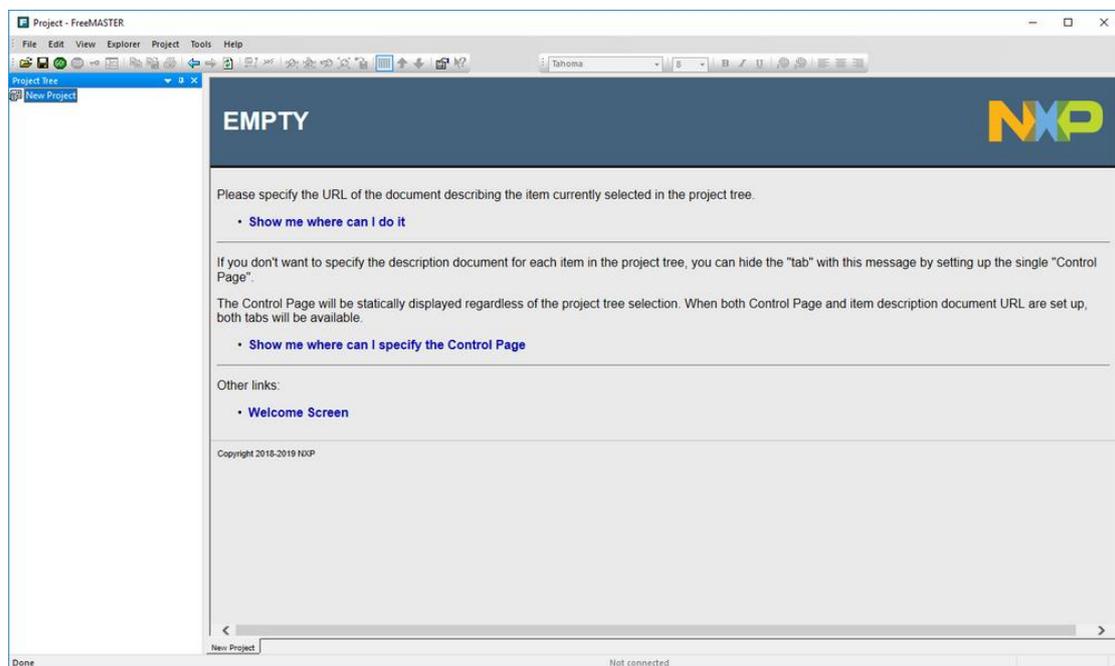


有关更多信息，请通过以下快捷方式或直接从 FreeMASTER 3.0\FreeMASTER\doc\pcm\_um.pdf 访问用户指南。

FreeMASTER Lite - FreeMASTER 3.0\FreeMASTER Lite\node.exe

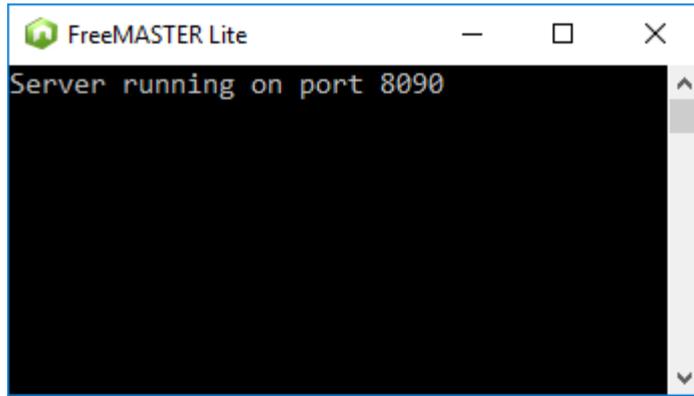

运行可执行文件后，它将在系统默认的 Web 浏览器中自动打开用户指南（如果未打开，请导航至 <http://localhost:8090/>）。通过打开 FreeMASTER 3.0\FreeMASTER Lite\html\index.html 文件，也可以在不运行该工具的情况下对其进行访问。

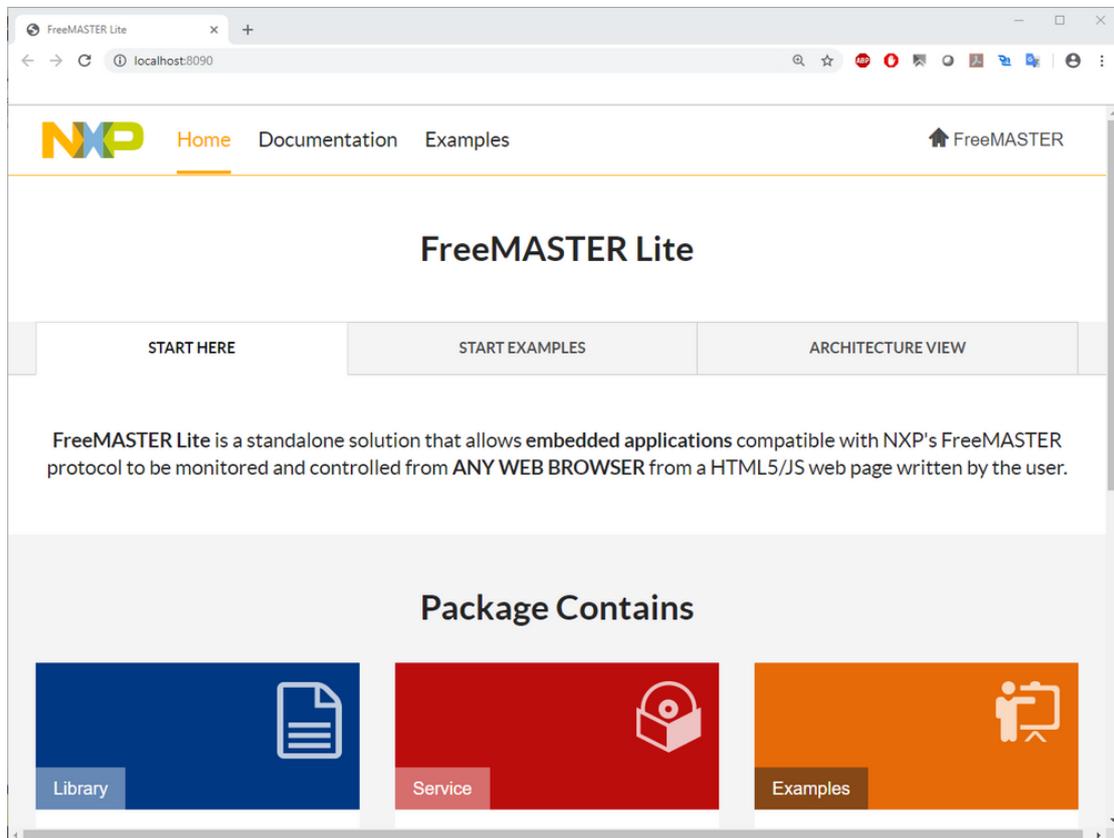

Enjoy !